


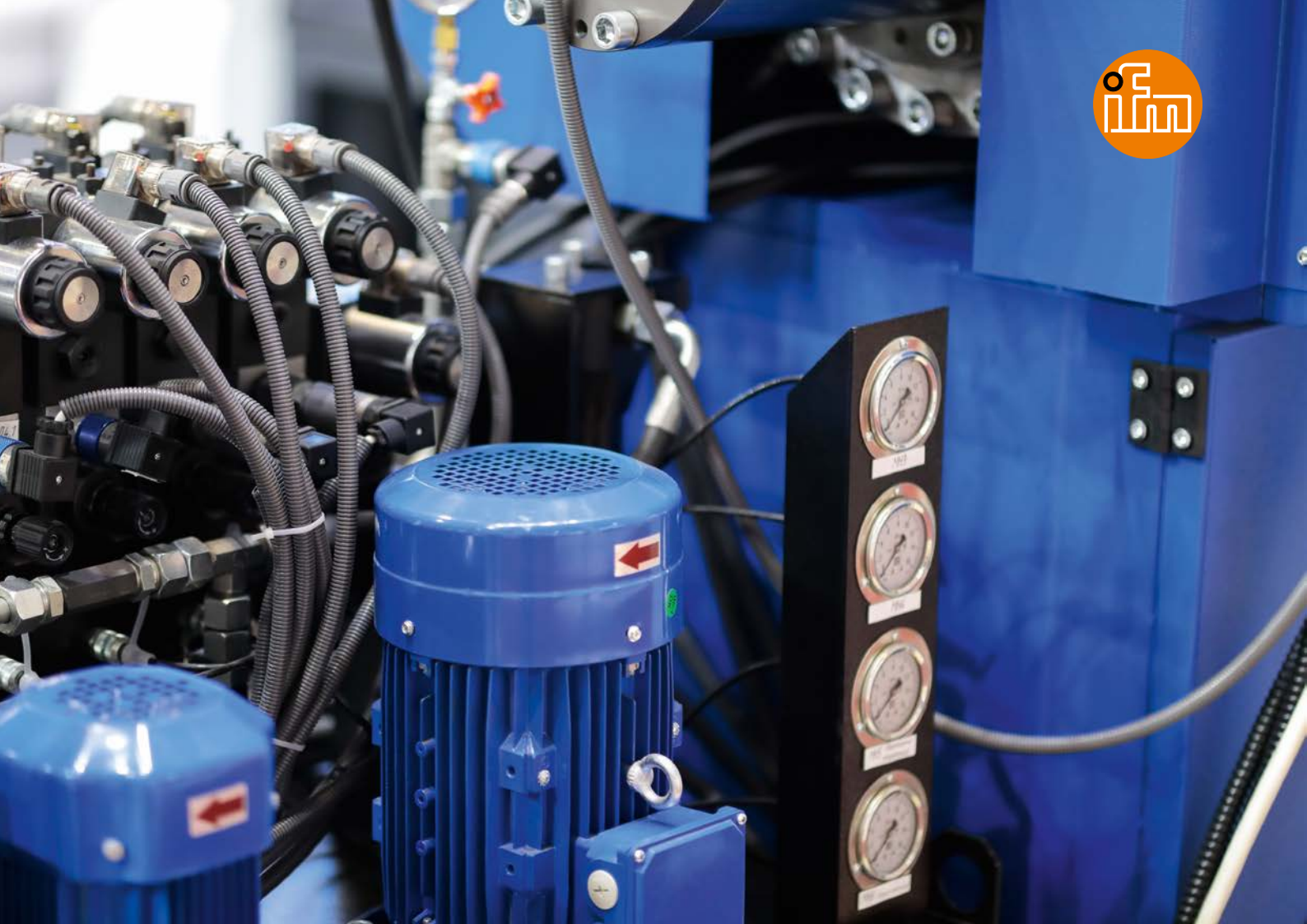

角型で緩まず簡単接続

DIN Aバルブ用ecolinkコネクタ

- 使用実績豊富なM12 ecolinkコネクタとバルブ用コネクタの機能を融合
- 工具不要で手締めで接続できる
- 振動でゆるまない締付設計
- リング状LEDで接続状態を全方向から確認



IP69K

ifm – close to you!

ケーブル長 [m]	製品コード		
	コネクタケーブル・ ストレート	コネクタケーブル・ L型	コネクタケーブル・ オープンエンド
0.3	EVCB06	EVCB14	EVCB22
0.6	EVCB07	EVCB15	EVCB23
1	EVCB08	EVCB16	EVCB24
1.5	EVCB09	EVCB17	EVCB25
2	EVCB10	EVCB18	EVCB26
3	EVCB11	EVCB19	EVCB27
5	EVCB12	EVCB20	EVCB28
10	EVCB13	EVCB21	EVCB29

ecolinkコネクタとバルブ用コネクタの機能を融合

工具不要で手締め

中央のねじを最適トルクで手締めできる特殊な設計により、確実に接続します。エンドストッパーが締め過ぎを防止し、側面のグリップのくぼみを押さえながらしっかり固定できます。

特殊設計でゆるみを防止

中央のねじが振動でも緩まないロック機構により、確実に接続します。

締付状態を確認できるLED



リング状のLEDは、ステータス表示とシール機能を兼ね備えています。

最適なシール性

エンドストッパー機構により、シール部を最大30%まで圧縮し、内部への水分侵入を確実に防ぎます。シールの嵌合は、さまざまな形状に対応します。

技術データ


過電圧保護	あり (VDR)
材質	PA
シール材質	HNBR
接続ケーブル材質	PUR
保護構造	IP67、IP69K

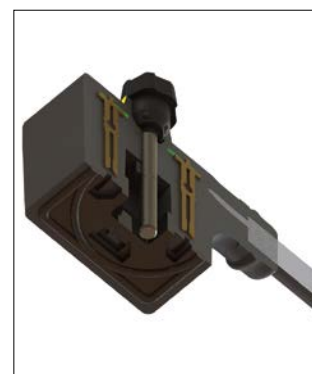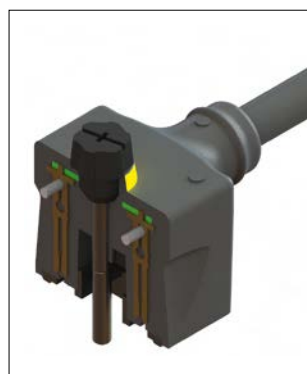

ecolinkコネクタが新たにプラグコネクタにも対応。

BEST FRIENDS

製品改良のため、記載事項を予告なしに変更する場合があります。04.2025
ifm electronic gmbh · Friedrichstr. 1 · 45128 Essen

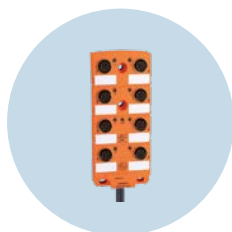

スプリットボックス
センサとアクチュエータを接続



ioControl
センサを分散接続、
プログラミングが可能



Y型分岐コネクタ
狭い場所で入出力を分岐



詳細情報はこちら：
ifm.com/fs/EVCB06