



状態監視システム

シグナルタワーの常識を 変える、自在に設定 多彩な表示と用途



シグナルタワー表示灯



視認性の高いスモークカバー

RGB方式の最新LED照明技術 -
長寿命、1台で幅広い用途に対応

レベルを段階的な点灯で表示

- ④ 自在に設定できる
各種表示点灯モード設定
- ④ IO-Linkで設定・制御が簡単



プロセス用途に合わせた点灯表示が可能

様々な場所に設置され、機械やプロセスの状態を一目で把握できる表示灯。

シグナルタワーは、20個ある点灯セグメントを制御することによって、柔軟な使い方を実現します。シグナルライトとしては、セグメント全体を5分割して点灯させます。レベルメータモードでは、アナログ値により段階的に点灯させて、点灯色の变化によりしきい値の超過を把握することができます。

音で知らせるブザー機能付きのタイプもバリエーション化、IO-Link機能による設定で20個の点灯セグメントの色・光り方を個別に自由に設定できるので色別・用途別にスタックを在庫する必要がなく、新しい考え方で表示灯としての機能に可能性が広がります。



タイプ	取付ベース ※ストレート・アングルに 組替可	ブザー	コード No.
	あり	-	DV2900
	あり	あり	DV2910
	-	-	DV2920
	-	あり	DV2930



シグナルライトモード
セグメントを5分割で設定、光り方・色は自在に設定可能

アクセサリ

タイプ	仕様/説明	コード No.
	取付用ベース ロッドを使用したスタンド取付時に シグナルタワー側と固定側に2つ必要と なります。	E89060
	壁面取付ブラケット 固定側が壁面取付の場合に適します。	E89061
	取付ロッド: 100mm	E89065
	取付ロッド: 300mm	E89066
	取付ロッド: 800mm	E89067
	ケーブル穴付き取付ブラケット	E89064
	互換取付アタッチメント 21.7-25mm	E89063



レベルメータモード
20段階でレベルを表示、レベルに応じたさまざまな
光り方・色を設定可能


製品改良のため、記載事項を予告なしに変更する場合があります。・09.2022

取付ベース


アングル取付



スタンド取付

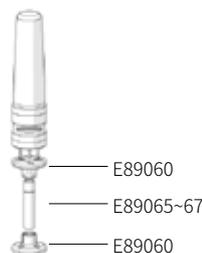

壁面取付

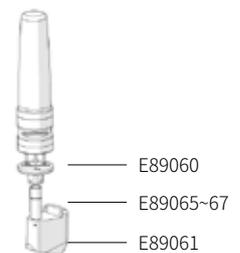

ifm - close to you!

詳細な技術データはこちら: www.ifm.com/jp