



溶接作業をより簡単に

タンク用溶接アダプタ

- 加工時間を短縮し作業がより簡単
- 柔軟に接合でき寸法精度が安定
- 板厚の大きい母材や多層溶接でも最適にセンサを取付け
- 仕上げやリークテスト用の便利なアクセサリを提供



ifm – close to you!

プロセス接続	アダプタ径	仕様 / 説明	製品コード
G 1/2 テーパー形シーリングエッジ	85 mm	タンクトップ・タンク側壁用	E43919
G 1/2 テーパー形シーリングエッジ	85 mm	胴径の小さいホッパー・テーパタンク用	E43918
G 1/2 テーパー形シーリングエッジ	85 mm	胴径の大きいホッパー・テーパタンク用	E43920
G 1 Aseptoflex Vario	85 mm	タンクトップ・タンク側壁用	E30528
G 1 Aseptoflex Vario	85 mm	胴径の小さいホッパー・テーパタンク用	E30531
G 1 Aseptoflex Vario	85 mm	胴径の大きいホッパー・テーパタンク用	E30529

溶接アダプタ

センサをタンクに溶接して取付ける場合、専用アダプタを使うことにより加工時間が短縮でき、革新的な溶接ソリューションにより作業が容易になります。アダプタ形状は、多層溶接や厚い金属母材の接合時に発生する熱応力を吸収する構造となっています。

アクセサリのマンドレルは、特殊仕様や規格品の各種アダプタに対応し、溶接品質や仕上がりを向上させ、安定した加工作業を可能にします。

溶接仕上げ用保護パーツ

アダプタのタイプ別に溶接取付保護用パーツを提供しております。溶接後の内外の仕上げや接合部の研磨に是非ご利用ください。


リークテスト

アクセサリのリークテストは、タンクに内容物を充填しなくても溶接接合部の媒体の漏れを手軽に確認でき、検査にかかる時間を省きます。万が一、漏れが発生している場合は、溶接アダプタのリーク孔から漏れが見え、音が確認できるので安心です。

アクセサリ


仕様 / 説明	製品コード	
	G 1/2 テーパー形シーリングエッジ	G 1 Aseptoflex Vario
溶接アダプタ研磨保護用 E30528・E43919用	E43924*	E30161
溶接アダプタ研磨保護用 E30529・E30531・E43918・E43920用	E43923*	E30162
溶接マンドレル	E43314	E30452
溶接マンドレル、水冷式	E43929*	E30532
リークテスト	E43922*	E30530

*2024年3Q発売予定

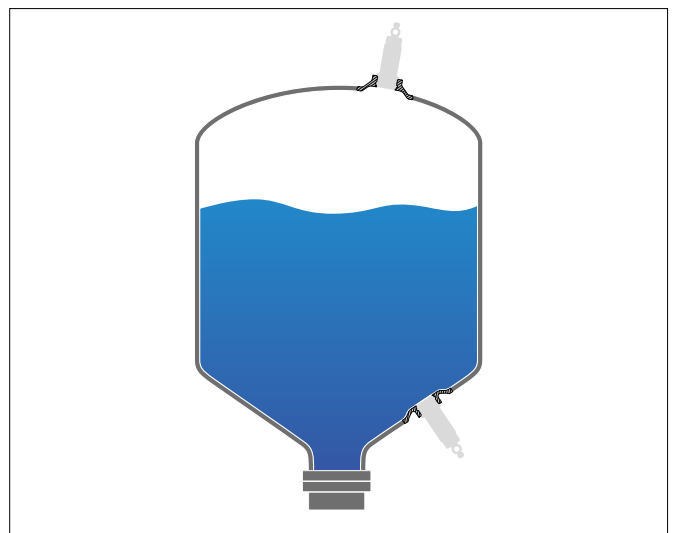

BEST FRIENDS


製品改良のため、記載事項を予告なしに変更する場合があります。・04.2024
ifm electronic gmbh · Friedrichstr. 1 · 45128 Essen

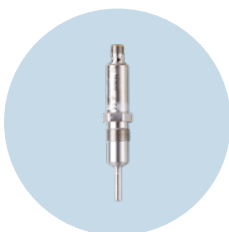

温度センサ
安定した温度測定



圧力センサ
圧力値とレベルを正確に測定

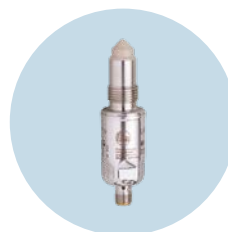

レベルセンサ
難しい媒体のポイントレベルを検出



詳細情報はこちら：
ifm.com/fs/E43919