



顯示螢幕中的多面手

多功能顯示螢幕，顯示各種測量值

- 各種類型信號的通用測量輸入
(電流、電壓、頻率、脈衝、PT100/PT1000 和熱電偶)
- 包含各種數位標籤的彩色 TFT 顯示螢幕
- 包含幫助文字的直觀功能表結構，輕鬆設定參數
- 8 個可調警報和 2 個繼電器輸出
- 安裝深度低，標準面板開孔



IP65

ifm – close to you!

技術資料DX1063

技術資料DX1063		
輸入:		
電壓	[V]	0...10
電流	[mA]	0...20
頻率	[kHz]	高達 10
脈衝計數器		高達 9999
PT100, PT1000, 取決於感應器	[°C]	-200...850
熱電偶		
取決於感應器	[°C]	-270...1820
開關點/警報		8
輸出		2x 繼電器
防護等級		IP65

接受 (幾乎) 所有信號類型

「雲端」中的測量值可提高資訊的全局 (但並不總是本機) 可見性。為此, 包含通用測量輸入的全新多功能顯示螢幕是幾乎所有應用的完美之選。

它可以偵測和轉換模擬標準信號、脈衝、頻率和溫度感應器, 並在現場直接以所需單位顯示測量值。

清晰表示

TFT 顯示螢幕提供各種功能和顏色來可視化測量值。還顯示測量單位, 信號名稱和位置標記清楚解釋顯示值的含義。

可定義警報的不同字型和背景顏色有助於評估測量值。透過兩個繼電器輸出, 可以將單個警報傳輸到更高級別的系統, 或者可以實現簡單的控制。




BEST FRIENDS



溫度感應器
精準測量溫度



壓力感應器
準確測量壓力值和水平

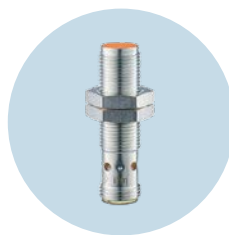

電感式感應器
偵測移動物體的位置



如需了解更多技術詳情,
請瀏覽:

ifm.com/fs/DX1063