



## Kurzanleitung / Short instructions / Instructions brèves O6



Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden.  
The unit must be connected by a qualified electrician.  
L'appareil doit être monté par un électricien qualifié.

Nähere Informationen zu Montage und Anschluss finden Sie in der Bedienungsanleitung unter:

[www.ifm.com](http://www.ifm.com) → Datenblatt-Suche → O6 → Betriebsanleitungen

For further information about installation and connection see the operating instructions at:

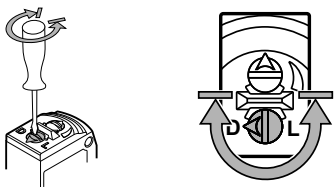
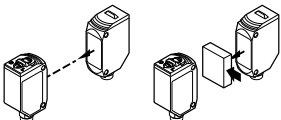
 
 
[www.ifm.com](http://www.ifm.com) → Data sheet search → O6 → Operating instructions

Vous trouvez plus d'informations sur le montage et le raccordement dans la notice d'utilisation sur :

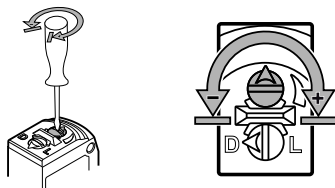
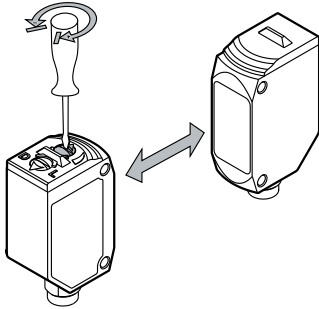
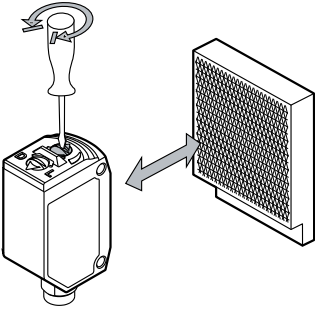
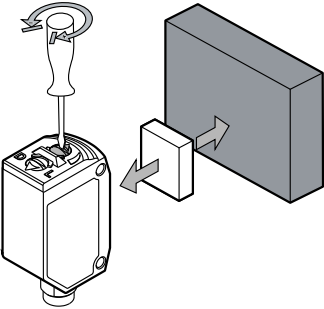
[www.ifm.com](http://www.ifm.com) → Recherche d'une fiche technique → O6 → Notice d'utilisation

## Einstellungen / Settings / Réglages

### Ausgangsfunktion einstellen / Set the output function / Régler la fonction sortie

|  <ul style="list-style-type: none"> <li>► Einstellung D: Dunkelschaltung<br/>Einstellung L: Hellschaltung</li> <li>► Setting D: dark-on mode<br/>Setting L: light-on mode</li> <li>► Réglage D : obscurcissement<br/>Réglage L : éclaircissement</li> </ul> |                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O6S / O6E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O6P                                                                                                                           | O6H / O6T                                                                                                                       |
|  <p>Q L ON OFF</p> <p>PNP/NPN D ON OFF</p>                                                                                                                                                                                                                |  <p>Q L ON OFF</p> <p>PNP/NPN D ON OFF</p> |  <p>Q L ON OFF</p> <p>PNP/NPN D ON OFF</p> |

### Empfindlichkeit einstellen / Set the sensitivity / Régler la sensibilité

|  <ul style="list-style-type: none"> <li>► Empfindlichkeit erhöhen: Einstellpotentiometer im Uhrzeigersinn drehen.<br/>Empfindlichkeit verringern: Einstellpotentiometer entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.</li> <li>► Increase sensitivity: turn the setting screw of the potentiometer clockwise.<br/>Decrease sensitivity: turn the setting screw of the potentiometer anti-clockwise.</li> <li>► Augmenter la sensibilité : Tourner le potentiomètre de réglage en sens horaire.<br/>Réduire la sensibilité : Tourner le potentiomètre de réglage en sens anti-horaire.</li> </ul> |                                                                                     |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| O6S / O6E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O6P                                                                                 | O6H / O6T                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |