



All-Rounder 디스플레이

다양한 측정값을 위한 다기능 디스플레이

- 다양한 타입의 신호 (전류, 전압, 주파수, 펄스, PT100/PT1000 및 열전대)를 위한 범용 측정 입력
- 광범위한 디지털 라벨링이 가능한 컬러 TFT 디스플레이
- 직관적인 메뉴 구조와 도움말 텍스트를 통한 손쉬운 파라미터 세팅
- 조정가능한 알람 8개 및 릴레이 출력 2개
- 표준 패널 컷아웃으로 낮은 설치 깊이

ifm - close to you!



IP65

기술 데이터 DX1063		
입력:		
전압	[V]	0...10
전류	[mA]	0...20
주파수	[kHz]	최대 10
펄스 카운터		최대 9999
PT100, PT1000, 센서에 따라 다름	[°C]	-200...850
열전대, 센서에 따라 다름	[°C]	-270...1820
스위칭포인트 / 알람		8
출력		2x 릴레이
보호등급		IP65

거의 모든 신호 타입 수용

"클라우드"의 측정값이 높으면 정보의 가시성이 전역적으로 증가하지만, 항상 로컬 가시성을 높이는 것은 아닙니다. 범용 측정 입력이 있는 새로운 다기능 디스플레이는 거의 모든 어플리케이션에 적합한 선택입니다.

아날로그 표준 신호, 펄스, 주파수 및 온도 센서를 감지 및 변환하고 현장에서 직접 필요한 단위로 측정값을 표시할 수 있습니다.

명확한 표시

TFT 디스플레이는 측정된 값을 시각화할 수 있는 다양한 가능성과 색상을 제공합니다. 측정 단위 또한 표시되며, 신호 이름과 위치 태그는 표시된 값의 의미를 명확하게 설명합니다. 정의 가능한 알람의 다양한 글꼴 및 배경색은 측정값을 평가하는 데 도움이 됩니다. 두 개의 릴레이 출력을 통해 개별 알람을 상위 시스템으로 전송하거나 간단한 제어를 실현할 수 있습니다.




BEST FRIENDS



온도 센서
정확한 온도 측정



압력 센서
정확한 압력 값 및 레벨 측정

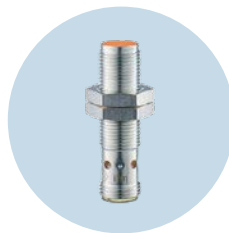

유도형 센서
움직이는 물체의 위치 감지

