




Kytkevä liitin

SDOAH050MSSFKPG

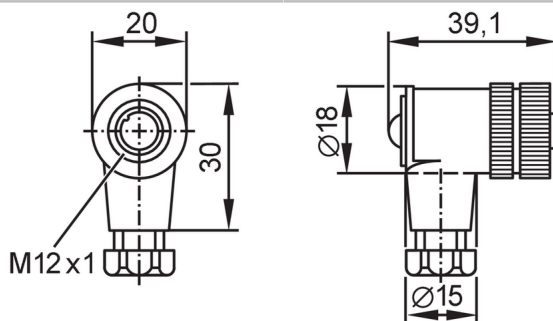

Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	60 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4
Kokonaiskuormitettavuus (UL) [A]	3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	30,9
Mitat [mm]	39,1 x 20 x 30
Valukotelomateriaali	PA
Mutterin materiaali	messinki, niklattu

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitântä

ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitântä - Naarasliitin

 Pistokeliitântä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu



E11714

Kytkevä liitin

SDOAH050MSSFKPG



Liitäntä

