




RFID-tunniste

ID-TAG/ISO CARD/01

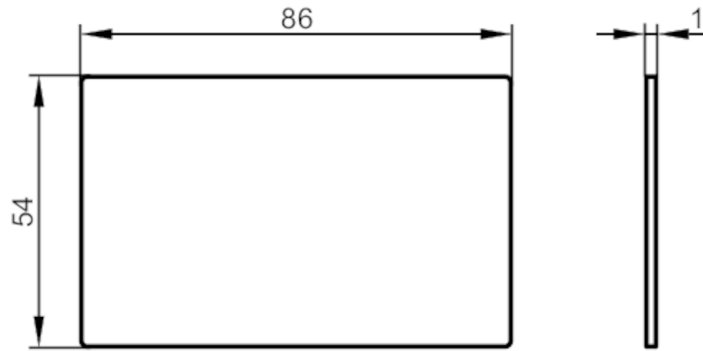

Sovellutus

Malli	ISO-kortti
Sovellutus	Työkappalealustojen koodaus kuljetinjärjestelmissä
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]	-35...50
Huippulämpötila (passiivinen) [°C]	50

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]	0,125
Muistin koko [bit]	224
Maks. lukujaksojen määrä	rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä	100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-35...50
Varastointilämpötila [°C]	-35...50
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

MTTF [vuotta]	2854
---------------	------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	6,9
Mitat [mm]	54 x 86 x 1
Materiaalit	PVC valkoinen

Huomautuksia

Huomautuksia	Huippulämpötila 1 x 24 h Varastointilämpötila 1 x 1000 h
Pakkausyksikkö	1 kpl



RFID-tunniste

ID-TAG/ISO CARD/01

Muut tiedot

luku-/kirjoitusetäisyys (mm)

	ID-tunnisteiden paikka	Luku	Kirjoitus	
DTA100	yläpuolella	18...60	18...60	
DTA101	yläpuolella	18...60	—	
DTA200	etupuolessa	60	60	
DTA201	etupuolessa	60	—	
DTA300	etupuolessa	90	90	
DTA301	etupuolessa	90	—	

Kaikki ilmoitetut tiedot koskevat staattisia luku-/kirjoitusoperaatioita.

Ilman kommentteja ilmoitetut tiedot koskevat ID-tunnisteiden asennusta ei-metallisessa ympäristössä.