


Asennusadapteri kapasitiivisille antureille

MOUNTING CAP G1", POM

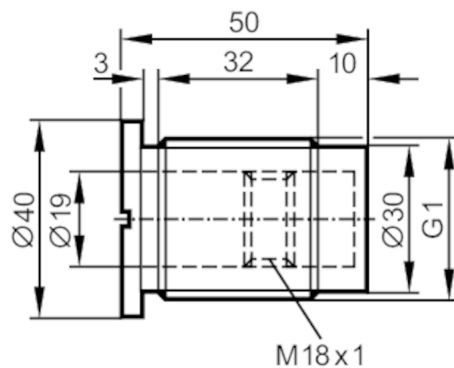

Sovellutus

Painealue	8 bar	0,8 MPa
-----------	-------	---------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	40
Mitat	[mm]	G 1 / L = 50
Kierremerkintä		G 1
Materiaalit		Adapteri: POM
Kiristysmomentti	[Nm]	5
Anturiliitäntä		kierreliitäntä M18 x 1 sisäkierre
Prosessiliitäntä		kierreliitäntä G 1 ulkokierre

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------