




Kytettävä urosliitin

SSTA040MSSFSG

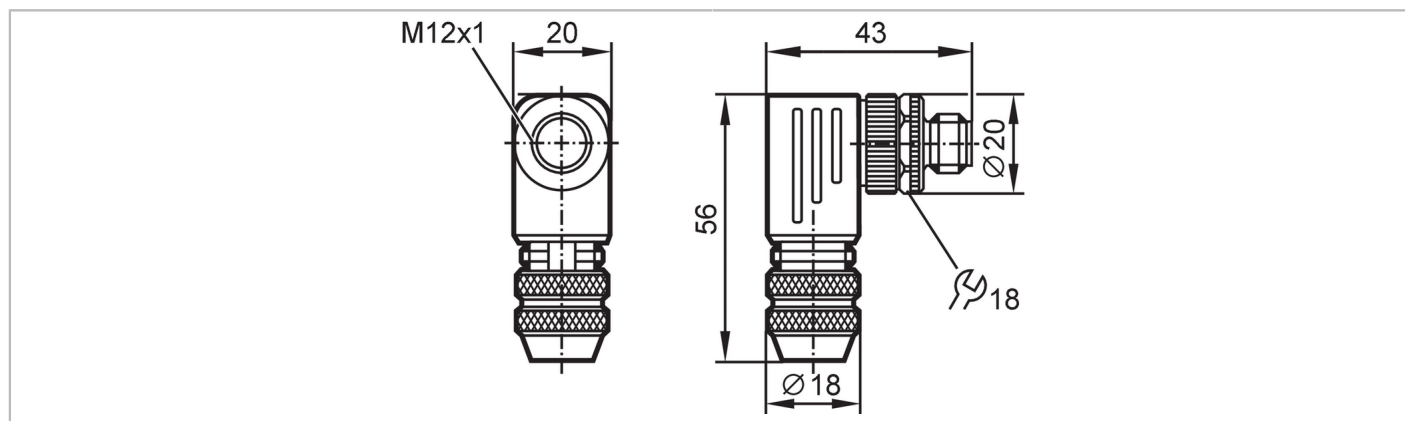

Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (...40 °C)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	66,5
Mitat	[mm]	42 x 20 x 54
Valukotelomateriaali		sinkkipainevalu, niklattu
Mutterin materiaali		sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
ruuviliittimet: ...0,75 mm ²		
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: D; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: sinkkipainevalu, niklattu; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Suojattu liitäntäkaapeli: suojattava		

E12287



Kytkettävä urosliitin

SSTA040MSSFKSG

Liitäntä

