


Tunnistuskiekko venttiilitoimilaitteille

PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY

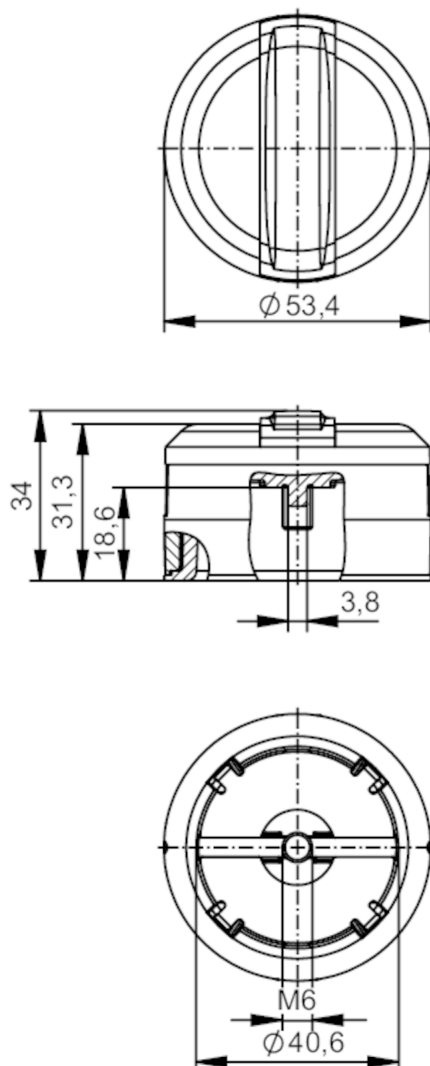

Sovellutus

Malli

mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja käsikäyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	51,95
Tunnistuskiekon halkaisija	[mm]	53
Reikäväli	[mm]	80
Venttiilin ohjausakselin korkeus	[mm]	20
Materiaalit	tunnistuskiekko: PA 6 musta; metalliosat: ruostumaton teräs	
Kiristysmomentti	[Nm]	2,5...3

Tarvikkeet

Toimitettavat osat linssikantaruuvi : 1 x (M6 x 16 mm), ruostumaton teräs

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Tunnistuskiekko venttiilitoimilaitteille

PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY

kaaviot ja käyrät

Asennus

