




Kytkevä liitin


SDOAH030MSSFKPG

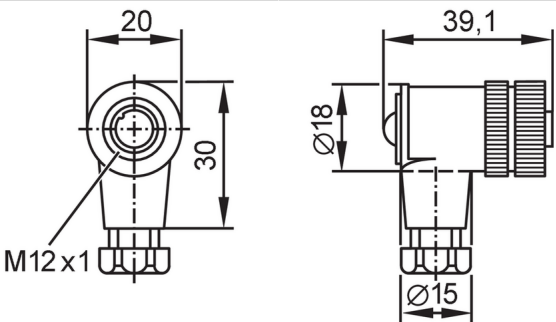

Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellukset
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 250 AC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (...40 °C)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	27,8
Mitat	[mm]	39,1 x 20 x 30
Valukotelomateriaali		PA
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä	
ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4...6 mm	

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin	
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: C; Koskettimet: 3, kullattu; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu	

 

Liitäntä	