




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"

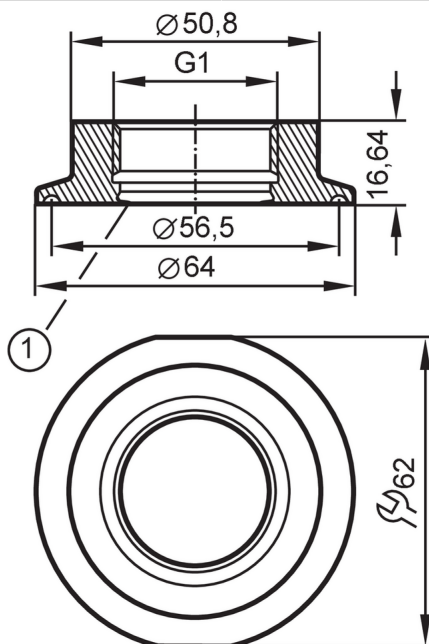

1 tiivistyskartio

ADI-FREE CRN EC 1935/2004 FCM CN FCM JP FDA

Sovellutus

Painealue	16 bar	1,6 MPa
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	16	

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	231	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario	
Prosessiliitäntä	Clamp DN50 (2") Ø 64 mm DIN 32676 (ISO 2852)	
Suitable for process connections in accordance with the standards	DIN 32676 Reihe A (DIN)	kiinnike DN50
	DIN 32676 Reihe B (ISO)	kiinnike DN42,4, DN48,3
	DIN 32676 Reihe C (ASME BPE)	kiinnike 2"
	ISO 2852	kiinnike DN40, DN51
Tiivistys	metalli-metalli	
Hygienialuokka DIN 11866 mukaan	H4	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------