




Prosessiadapteri pienille tilavuusvirtausmäärille

ADAPTBLOCK D22 G3/4

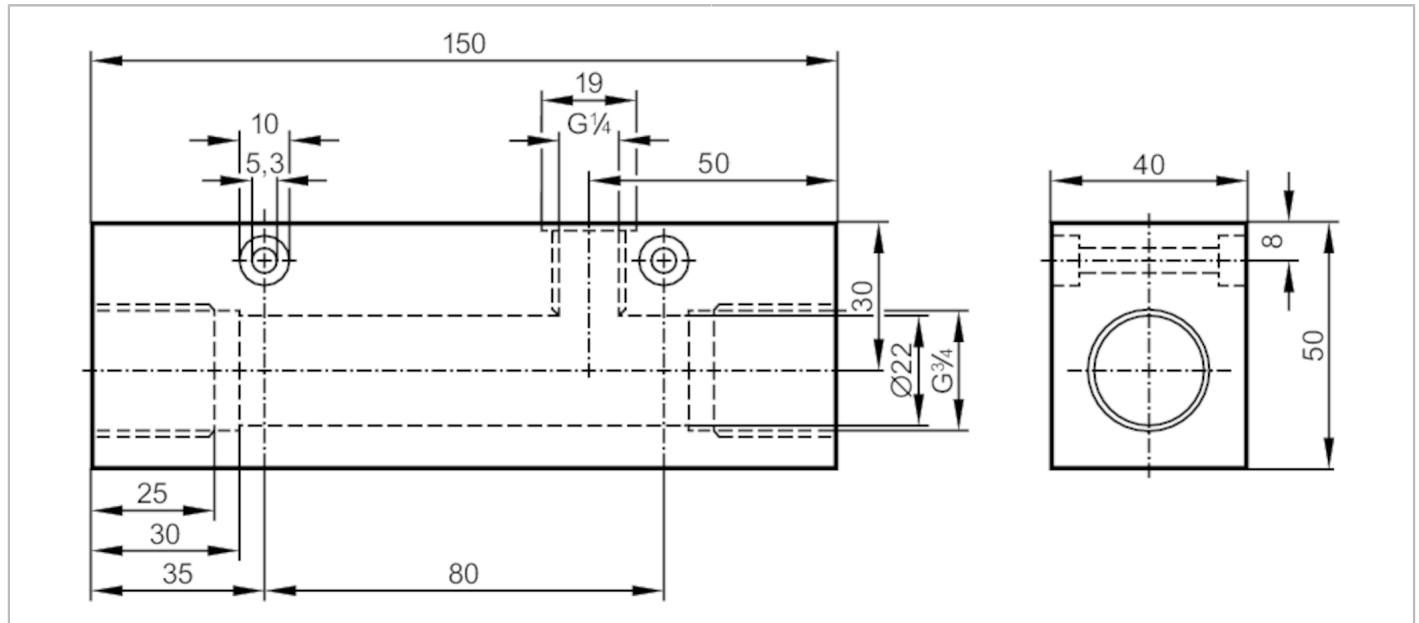

Sovellutus		
Malli	virtausvahdeille SID, SF5	
Läpivirtausalue	[l/min]	1...12; ((SI1xxx); 1...16 (SI5xxx); Tehdasasetus vedellä)
Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	nesteeet ja kaasut	
Painealue	300 bar	30 MPa
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	1789,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Anturiliitäntä	M18 x 1,5	
Prosessiliitäntä	G 3/4	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Adapteri: 1 x G1/4 BSPP, E40099	
	tiivisteet: 1, U-seal	
Huomautuksia		
Huomautuksia	Voidaan käyttää ainoastaan virtausanturin suhteellisen (relative) käyttömodin yhteydessä.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	