


Asennussarja paikannusantureille

M12 ANGLE BRACKET 200

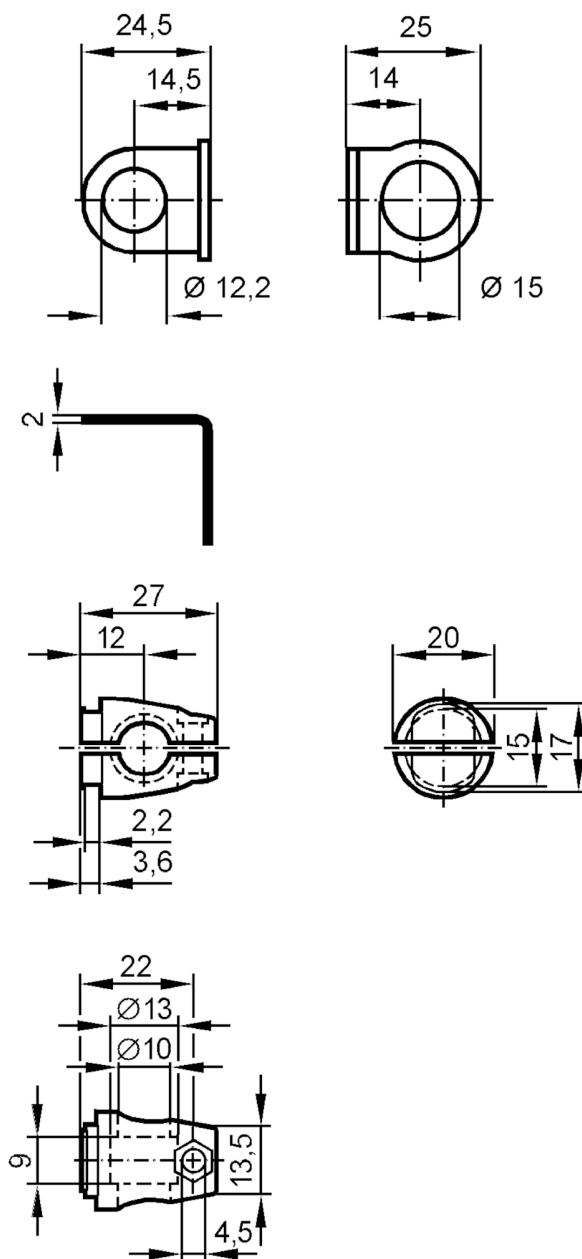

Sovellutus

Malli

Säätösynteriasennus, tyypille, M12

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

46,5

Asennustapa

Asennustanko; ($\varnothing 10$ mm)

Mitat

[mm]

 $\varnothing 12,2$

Materiaalit

kiinnike: haponkestävä teräs (1.4571/316); Säätösynteri: sinkkipainevalu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl