




Adapterinaarasliitin

ADOGH040--S0,50

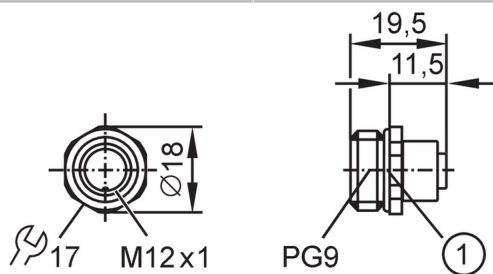

1 O-rengas



Sovellutus

Sovellutus Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] < 250 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -25...85

Suojausluokka IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 28,7

Asennuskierre PG 9

Materiaalit kotelo: sinkkipainevalu niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4



Liitäntä

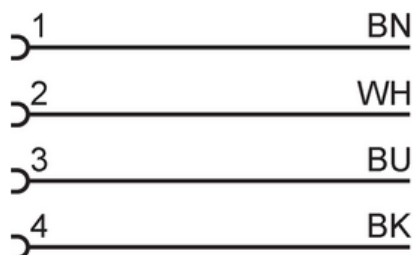

Johdinvärit :

BK = musta

BN = ruskea

BU = sininen

WH = valkoinen